


# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatzdeckel für GES9

Artikelnummer: 7404988

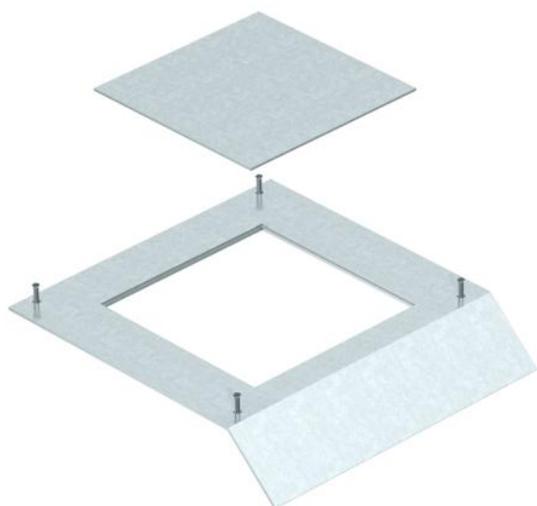

Geräteinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 9. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7404988
Typ	AIKF DG9 35075
Bezeichnung 1	Geräteinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für GES9
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	505 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatzdeckel für GES9

Artikelnummer: 7404988



### Abmessungen

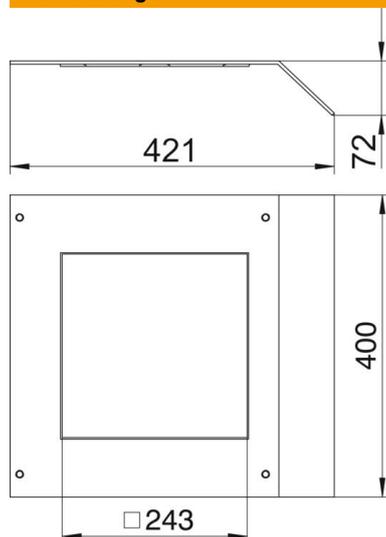

Länge	400 mm
Breite	350 mm
Höhe	75 mm
Maß b	421 mm
Maß h	72 mm

### Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	quadratisch