


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
250-3

Artikelnummer: 7405900



Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

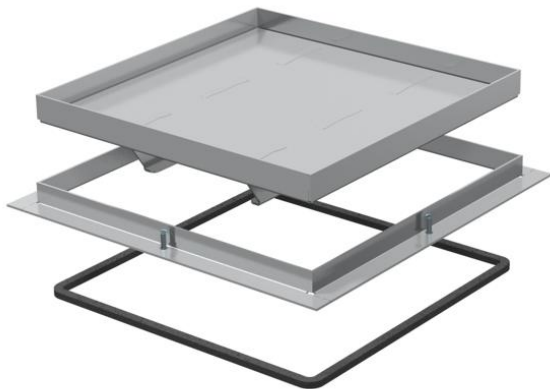


A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7405900
Typ	RK SL1 V2 30
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	555 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

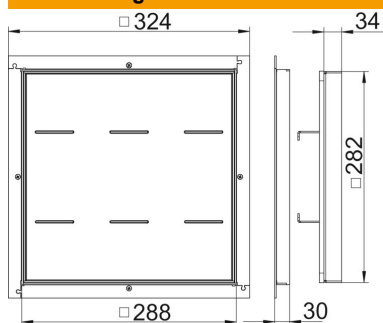

Maß A	324 mm
Maß B	288 mm
Maß C	282 mm
Maß h	30 mm

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
250-3

Artikelnummer: 7405900



Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Estrichhöhe min.	70 mm
Fußbodenhöhe min.	100 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Unterflurdose	250
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	290 mm
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems	GB2
Bodenbelagdicke	28 mm