


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
350-3

Artikelnummer: 7405920



Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.

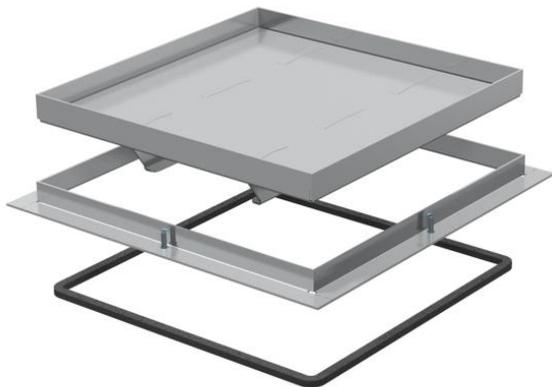


A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7405920
Typ	RK SL1 V3 30
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	383x383x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	953 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

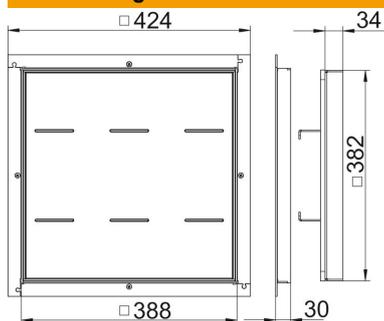

Maß A	424 mm
Maß B	388 mm
Maß C	382 mm
Maß h	30 mm

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
350-3

Artikelnummer: 7405920



Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Estrichhöhe min.	70 mm
Fußbodenhöhe min.	100 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Unterflurdose	350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	390 mm
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems	GB3
Bodenbelagdicke	28 mm