


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
250-3

Artikelnummer: 7405940



Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.

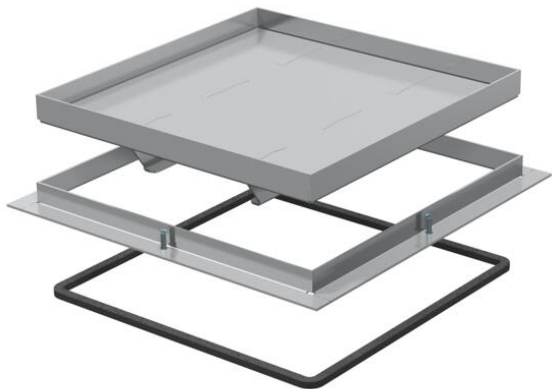


A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7405940
Typ	RK SL2 V2 30
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	794 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

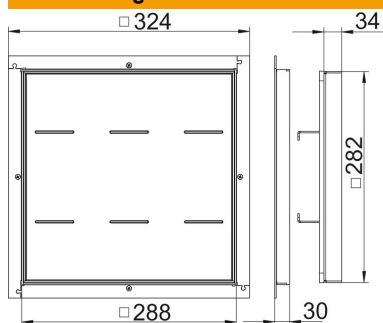

Maß A	324 mm
Maß B	288 mm
Maß C	282 mm
Maß h	30 mm

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
250-3

Artikelnummer: 7405940



Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Estrichhöhe min.	70 mm
Fußbodenhöhe min.	100 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Unterflurdose	250
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	290 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP44
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Bodenbelagdicke	24 mm