


Technisches Datenblatt

Blindplatte für Montageöffnung Teiltank

Artikelnummer: 7407076

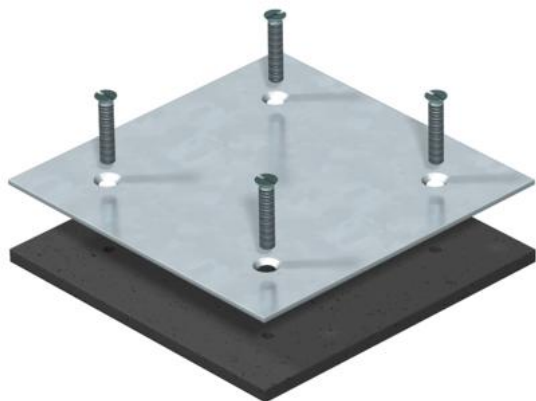

Deckelblindplatte zum nachträglichen Blindverschluss der Montageöffnung DAT. Mit Gummidichtplatte für den Feuchtigkeitsschutz nach DIN EN 50085-2-2, einschließlich Befestigungsschrauben.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7407076
Typ	DAT F
Bezeichnung 1	Blindplatte
Bezeichnung 2	für Montageöffnung Teiltank
Hersteller	OBO
Dimension	100x100x3
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Blindplatte für Montageöffnung Telitank

Artikelnummer: 7407076



Abmessungen

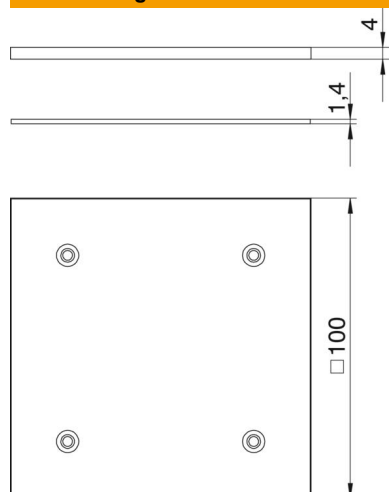

Maß A	109 mm
Maß B	185 mm

Technische Daten

Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2