

Zum kombinierten Einbau von 12 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel (12 Installationsgeräte einer Stromart oder jeweils 6 Installationsgeräte zweier Stromarten). Die verschiedenen Stromarten werden durch eine Trennwand gegeneinander isoliert. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität entsprechend erhöht werden. Schraubefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	7408096
Typ	T12L 00C 7011
Bezeichnung 1	Telitank
Hersteller	OBO
Dimension	375x154x109
Farbe	eisengrau; RAL 7011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	115,82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Telitank T12L


Artikelnummer: 7408096



## Abmessungen

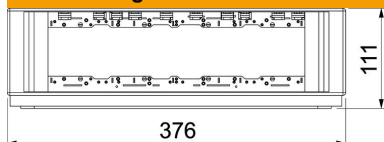

Länge	375,5 mm
Breite	154 mm
Höhe	108,5 mm

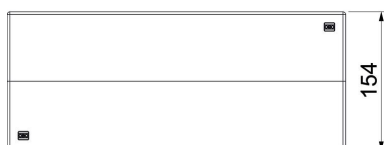

## Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite	4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite	4
Ausführung	horizontal
Geeignet für Nasspflege	ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial	ja