

# Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Artikelnummer: 7408172



Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering oder -bügel, passend zur T12L-Längsseite (1/4-Abdeckung) oder zur T12L-Schmalseite (1/2-Abdeckung).



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	7408172
Typ	T12L P1S 9011
Bezeichnung 1	Abdeckplatte
Bezeichnung 2	1xEK für T12L
Hersteller	OBO
Dimension	71x88mm
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Artikelnummer: 7408172



## Abmessungen

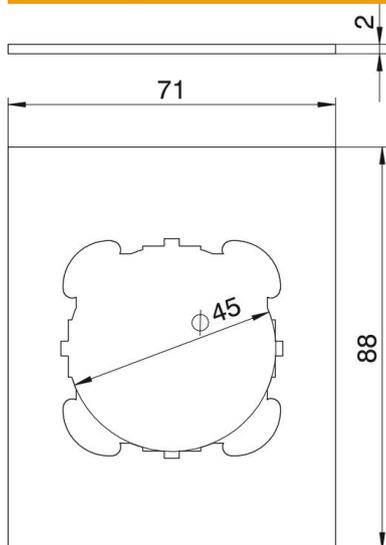

Breite 71 mm

## Technische Daten

Anwendung	Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der einfachen Öffnungen	1
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	1
Anzahl der zweifachen Öffnungen	0
Befestigungsart	sonstige
Beschriftungsfeld	nein
Blinddeckel	nein
Geeignet für Beschriftungsfeld	nein
Installationstechnik	Tragering