


Technisches Datenblatt

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55

Artikelnummer: 7408701

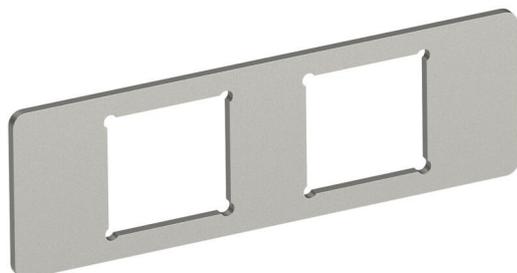

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: ungeschirmtes Modul; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark Modul mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7408701
Typ	MPMT45 2A
Bezeichnung 1	Montageplatte
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ A
Hersteller	OBO
Dimension	77x24x1,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,43 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	2 Anschlussbuchsen der Datentechnik folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: ungeschirmtes Modul; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark Modul mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja

Technisches Datenblatt

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55

Artikelnummer: 7408701



Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schwerlastausführung	nein
Zugentlastungsmöglichkeit	ja