


Technisches Datenblatt

Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 320

Artikelnummer: 7410136

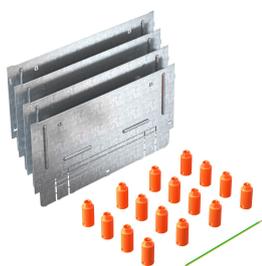

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD250-4 mit einer Bauhöhe von 240 bis 320 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7410136
Typ	ASH 250-4 320
Bezeichnung 1	Höhenausgleich-Bausatz
Bezeichnung 2	für UZD 250-4
Hersteller	OBO
Dimension	353x183x46
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	172 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE


Technisches Datenblatt

Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 320

Artikelnummer: 7410136



Abmessungen

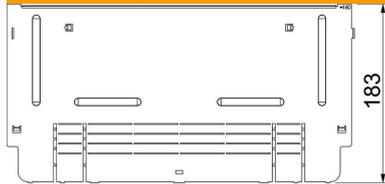

Maß A	353 mm
Maß B	183 mm
Maß I	47,5 mm



Technische Daten

Ausführung	quadratisch
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Estrichhöhe max.	320 mm
Estrichhöhe min.	240 mm
für Rohranschluss	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Kanalbreite max.	250 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Mindestestrichhöhe	240
Nivellierbereich max.	320 mm
Nivellierbereich min.	240 mm