

# Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-140 mm

Artikelnummer: 7424000



Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit  $H = 3$  mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhen-nivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7424000
Typ	OKA-G20040140
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	2400x200x140
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	848,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

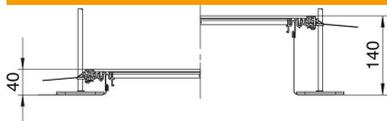

Länge	2.400 mm
Breite	200 mm

## Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Abdeckungen	3
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	nein

# Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-140 mm

Artikelnummer: 7424000



## Technische Daten

Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	ja
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Gewebewand	ja
Kanalhöhe max.	140 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Materialstärke Deckel	4
Mindeststrichhöhe	40
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich max.	140 mm
Nivellierbereich min.	40 mm
Oberteil abnehmbar	ja