


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424028

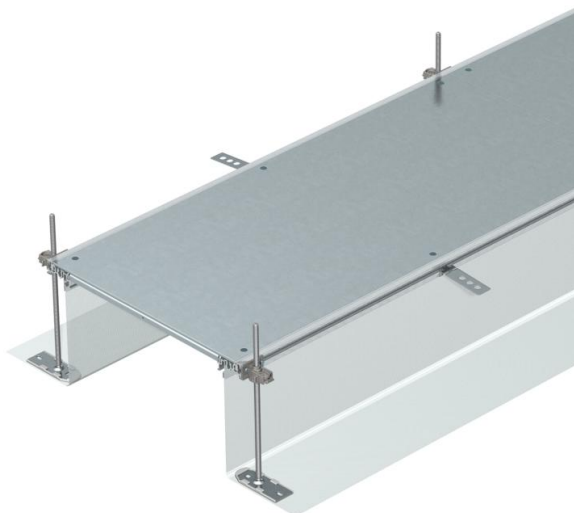

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit $H = 3$ mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7424028 |
| Typ | OKA-G60040240 |
| Bezeichnung 1 | Kanaleinheit estrichbündig |
| Bezeichnung 2 | blind |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2400x600x240 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2,4 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 2214,17 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424028



Abmessungen

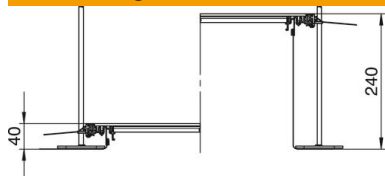

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.400 mm |
| Breite | 600 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--------|
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Abdeckungen | 3 |
| Befestigungsart Montage-System | Boden |
| Bodenblech | nein |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | ja |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Gewebewand | ja |
| Kanalhöhe max. | 240 mm |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Montageöffnung | ohne |
| Nivellierbereich max. | 240 mm |
| Nivellierbereich min. | 40 mm |
| Oberteil abnehmbar | ja |