

# Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424964



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheninstellbarer Stütze.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7424964
Typ	DSU2 600 6050
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	48,89 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

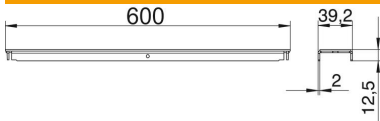

Breite	600 mm
Maß A	600 mm

## Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Kanalhöhe max.	110 mm
Kanalhöhe min.	60 mm
Mindeststrichhöhe	60
Mittelunterstützung	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja

# Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424964



## Technische Daten

Ersatzteil	nein
------------	------