


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Artikelnummer: 7425124



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

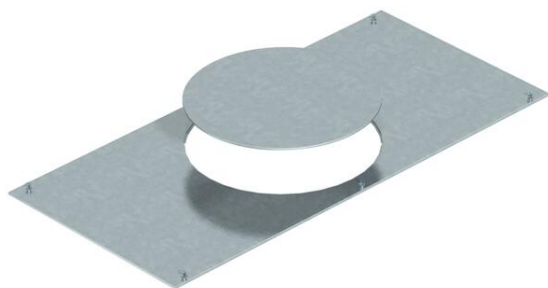

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7425124
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteinsatz GESR9
Hersteller	OBO
Dimension	400x600x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	693 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Artikelnummer: 7425124



Abmessungen

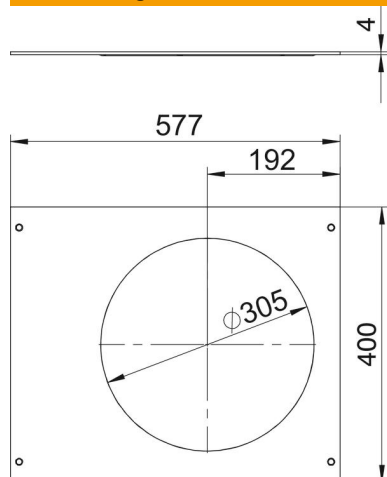

Länge	400 mm
Breite	600 mm
Maß A	577 mm
Maß c	192 mm
Maß d Ø	305 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Montageöffnung	für Geräteinsatz