

Schnellwahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 250

Kanal 190 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19028-2 7400256
Verbindungsflasche	VL 190-2 7400988
Vertikalkrümmter	KV2 19028-2 7400621

Kanal 190 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19038-2 7400258
Verbindungsflasche	VL 190-2 7400988
Vertikalkrümmter	KV2 19038-2 7400623

Kanal 190 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19048-2 7400261
Verbindungsflasche	VL 190-2 7400988
Vertikalkrümmter	KV2 19048-2 7400629

Kanal 250 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25028-2 7400265
Kanal, 3-zügig*	S3 25028-2 7400275
Verbindungsflasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmter 2-zügig*	KV2 25028-2 7400633
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 25028-2 7400645

Kanal 250 mm Breite, 38 mm Höhe


Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25038-2 7400267
Kanal, 3-zügig*	S3 25038-2 7400279
Verbindungsflasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmter 2-zügig	KV2 25038-2 7400637
Vertikalkrümmter 3-zügig	KV3 25038-2 7400650

Kanal 250 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25048-2 7400269
Kanal, 3-zügig*	S3 25048-2 7400281
Verbindungsflasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmter 2-zügig	KV2 25048-2 7400641
Vertikalkrümmter 3-zügig	KV3 35048-2 7400653

Kanal 250 mm Breite, 58 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25058-2 7400271
Kanal, 3-zügig*	S3 25058-2 7400283
Verbindungsflasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmter 2-zügig	KV2 25058-2 7400643
Vertikalkrümmter 3-zügig	KV3 25058-2 7400655

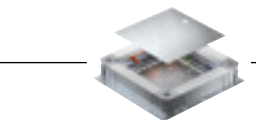

Unterflurdose UZD250-4

Estrichhöhe in mm	Typ	Art.-Nr.
80 - 160	UZD250-4	7410022



Unterflurdose UZD250-4 R

Estrichhöhe in mm	Typ	Art.-Nr.
80 - 160	UZD250-4 R	7410026

trocken und feucht gepflegt

nass gepflegt

Nenngröße 2	trocken und feucht gepflegt		nass gepflegt		Nenngröße 2
	Montagedeckel DUG 250-3 2 7400455	Geräteinsatz Rastschieber GES2 U 7011 7405116		Geräteeinbau 1 x UT3 45 3 7408723	
	Montagedeckel DUG 250-3 4 7400459	Geräteinsatz Rastschieber GES4-2U10T 7011 7405145 Griffbügel GES4 U 7011 7405196	Kassette m. Schnuraustrass RKSN2 4 VS 20 7409208	Kassette für Tubus RKFN3 4 VS 20 7408960	Geräteeinbau 2 x UT3 45 3 7408723
	Montagedeckel DUG 250-3 6 7400463	Geräteinsatz Rastschieber GES6-2U10T 7011 7405321 Griffbügel GES6 U 7011 7405308			Geräteeinbau 3 x UT3 45 3 7408723
	Montagedeckel DUG 250-3 9 7400467	Geräteinsatz Rastschieber GES9-3S U 7011 7405083 Griffbügel GES9-3B U 7011 7405077	Kassette m. Schnuraustrass RKSN2 9 VS 20 7409218	Kassette für Tubus RKFN3 9 VS 20 7408980	Geräteeinbau 3 x UT4 45 4 7408727
	Montagedeckel DUG 250-3 R4 7400471	Geräteinsatz GESR4 U 7011 7405436	Kassette m. Schnuraustrass RKS2 R4 V20 7409258	Kassette für Tubus RKFR2 4 V20 7409422	Geräteeinbau 2 x UT3 45 3 7408723

Geräteeinsätze aus Kunststoff, Farbe eisengrau. Weitere Farben finden Sie in unserem Unterflur-Katalog. Bodenbelagausparung im Geräteinsatz variabel: eckig: 3,5,8 oder 10 mm rund R4, R7: 5 oder 10 mm rund R 5: 3,5,10 oder 12 mm

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung
Nivellierbereich 110-155 mm [rund]
Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung
Nivellierbereich 110-155 mm [rund]
Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]
Tubus bitte separat bestellen.

* Lieferlänge der Kanäle 2.000 mm



Geräteeinbau in Nenngroße 2
Platz für 3x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngroße 4
Platz für 6x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngroße 6
Platz für 9x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngroße 9
Platz für 12x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngroße R4
Platz für 6x Modul 45

Geräteeinbau Energietechnik

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt
Typ	STD-D3S RW1	STD-D3S RW2	STD-D3S RW3	STD-D3S SRO1	STD-D3S SRO2	STD-D3S SRO3
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	2-fach	3-fach
Art.-Nr.	6120073	6120103	6120123	6120079	6120109	6120129

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Blindabdeckung, 1 Modul	Überspannungsschutz-Modul
Typ	STD-D3S MZGN1	STD-D3S MZGN2	STD-D3S MZGN3	LP 45	ÜSM-A-4
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	akustisch
Art.-Nr.	6120077	6120107	6120127	7407584	5092472

Geräteeinbau Datentechnik

	Blindabdeckung, 1 Modul	Antennendose, 1 Modul, TV/ Radio/SAT, Einzeldose	Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-Charger, 1 Modul, 2 USB-Buchsen, max. 2,1 A Ladestrom
Typ	ADP-B RW1	ANT-3SD RW1	MTS-2R F RW1	MTS-HD F RW1	MTS-U3A F RW1	MTG-2UC2.1 RW1
Art.-Nr.	6117406	6105282	6105078	6104838	6104934	6105300

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6a, geschirmt	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6a, ungeschirmt
Typ	DTS-2RM RW1	ASM-C6	ASM-C6 G	DTS-2C RW1	ASM-C6A G	ASM-C6A
Art.-Nr.	6119298	6117341	6117329	6119250	6117346	6117348

Weitere Datentechnikträger für die Hersteller Leoni Kerpen, Telegärtner, AMP TYCO, Brand-Rex, Nexans, BTR, Dätwyler, Corning, R&M, Rutenbeck und Avaya finden Sie in unserem Einbaugeräte-Katalog.

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdose UZD250-4

	Höhenausgleich-Bausatz auf Estrichhöhe 160 - 240 mm	Höhenausgleich-Bausatz auf Estrichhöhe 240 - 320 mm
Typ	ASH 250-4 240	ASH 250-4 320
Ausführung	Stahl, bandverzinkt	Stahl, bandverzinkt
Art.-Nr.	7410134	7410136

Zubehör für Kassetten mit Tubus

	Tubus für runde und quadratische Kassetten	Tubus für runde und quadratische Kassetten, mit Griffbügel
Typ	TUK2 V	TUK2 GV
Ausführung	Abdeckung aus V2A	Abdeckung aus V2A
Art.-Nr.	7428141	7428140

Nivelliereinheiten für Kassetten

	Nivelliereinheit Bausatz mit 4 Stück	Nivelliereinheit Bausatz mit 4 Stück
Typ	RK NEV2 110	RK NEV2 150
Höhe	110 mm	150 mm
Nivellierbereich	140-190 mm	180-230 mm
Art.-Nr.	7405815	7405816